

取扱説明書 保証書付き

OMRON
1649816-0A


オムロン電子体温計 MC-142L 口中用

医療機器認証番号:218AGBZX00005000

- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

けんおんくん

4桁表示の婦人用
便利な基礎体温表付き

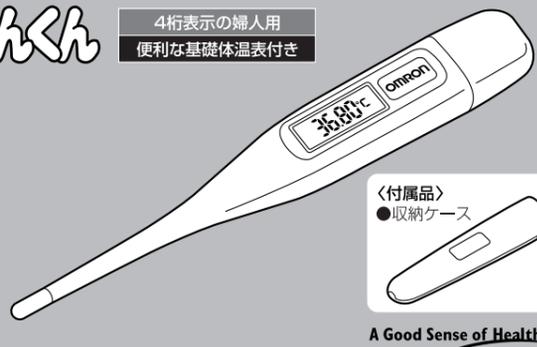

＜付属品＞
●収納ケース

A Good Sense of Health



安全上のご注意

お使いになる前に、よくお読みください。

ここに示した警告サインと図記号の例は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。(表示と意味は次のようになっています。)

警告サインの内容について

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関する拡大損害を示します。

図記号の例

- 記号は強制 (必ず守ること)
- 記号は禁止 (してはいけないこと)
- △記号は注意 (警告・危険を含む)

警告

検温結果の自己診断や治療は危険です。医師の指導に従ってください。
自己診断は、病気が悪化する恐れがあります。

本製品は口中用の体温計です。それ以外(わきや耳など)で検温しないでください。正しい検温ができません。耳などを傷つける恐れがあります。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけでのご使用はさけてください。自分で無理に測ろうとしてけがををする恐れがあります。

本体が水などでぬれた状態で測定しないでください。正しい検温ができません。

注意

本体は、防水ではありません。本体内部に、水などが入らないようにしてください。検温値に誤差が生じたり、故障の原因になります。

分解や修理、改造をしないでください。検温値に誤差が生じたり、故障の原因になります。

本体を噛まないでください。事故や故障の原因になります。

電池・ネジは、乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。失明など、障害の恐れがあります。必ず、医師の治療を受けてください。

万一、電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。けがなどの恐れがあります。

電池を火の中に投げ込まないでください。電池が破裂する恐れがあります。

電池は、⊕、⊖を間違えないように交換してください。漏液、発熱、破裂などを起こし、本体を破損させる恐れがあります。

強い静電気や電磁波のある場所で使用しないでください。検温値に誤差が生じたり、故障の原因になります。

複数の人で併用しないでください。病原菌の感染する原因になります。

複数の人で併用しないでください。病原菌の感染する原因になります。




体温計の正しいあてかた

体温計を正しくあてて測らないと、精度の高い検温値が得られない場合があります。

- 舌下のつけ根の左右どちらかにあてる



- 舌で体温計を密着させて口を閉じる

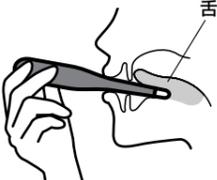

- 体温計がずれないように手で支える
- 検温中は口を開かない
口で呼吸しない



基礎体温を正しく測るために

- 目が覚めたら、すぐ床の中で測る。
飲食しない。起き上がらない。

- 毎朝、できる限り同じ時刻に測る。

- 毎朝、感温部を舌下のつけ根の同じポイントに当てて測る。

- 検温中は口を開かない。
口で呼吸しない。

- 検温後、基礎体温表に記入する。

体温の測りかた(検温)




- 電源を入れる。



表示部が全点灯
188.88℃

検温の準備中
37.00℃

- 「℃」が点滅したら、感温部を舌下のつけ根にあて、口を閉じる。

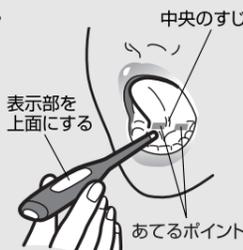

「℃」が点滅すれば準備完了
点滅

検温スタート
34.50℃

【こんなときは】
「L」以外に温度が表示されることがありますが、そのまま検温を続けてください。

- 電源を入れてから約5分たつと、「ピピピピ」と3回鳴るので、検温結果を確認する。



「℃」が点灯に変わる
点灯

36.80℃

- 電源を切って、収納ケースに入れる。

お願い

約30分後(測定していないときは約3分後)に電源が切れますが、電池の消耗を防ぐため、電源は切ってください。



故障かな?と思ったら...

- 検温値がばらつく。

ここを確認する	処置のしかた
●感温部をあてるところが検温するたびに変わっていませんか。 ●検温中に体温計が動いてずれませんでしたか。 ●検温中に口を開けませんでしたか。	「体温計の正しいあてかた」、「基礎体温を正しく測るために」を確認してください。

- 思ったより検温値が高いと思ったとき。

ここを確認する	処置のしかた
外気温が32℃を越えていませんか?	感温部をよくしぼっためれタオルなどで冷やしてもう一度測りなおしてください。

- 電源スイッチを押しても表示部に何も表示されない。

ここを確認する	処置のしかた
電池の⊕⊖の向きが間違っていないですか。 ●電池が消耗していませんか。 ●表示部に「L」が表示されていませんか。	電池を正しく入れ直してください。 新しい電池(LR41)と交換してください。

- 検温準備中に「37.00℃」が出ない。

ここを確認する	処置のしかた
「36.95℃」～「37.05℃」が表示されている。 電源を入れなおしても何度でも「36.95℃」～「37.05℃」以外が表示される。	そのままご使用いただけます。 故障の可能性があります。オムロンお客様サービスセンターへお問い合わせください。

- 検温値以外が表示されたとき。

表示	表示の原因	処置のしかた
L	感温部の温度32℃未満のときに表示されます。	エラーではありません。そのまま検温を続けてください。
H	感温部の温度が42℃を超えるときに表示されます。	感温部をよくしぼっためれタオルなどで冷やしてもう一度測りなおしてください。

未永くご使用いただくためのお願い

故障の原因となりますので、下記の注意をお守りください。

- 人の検温以外には使用しないでください。
- 本体や収納ケースに強いショックを与えたり、落としたり、踏んだり、振動を与えたりしないでください。
- 水気が付いたままケース内に収納しないでください。必ず、乾いた布でふき取ってください。

仕様

医療機器認証番号	218AGBZX00005000	体温表示	4桁+℃表示、0.01℃毎
類別	機械器具 16体温計	測定精度	±0.05℃(35.00～38.00℃)、±0.1℃(32.00～34.99℃および38.01～42.00℃)※標準室温23℃にて恒温水槽で実測した場合
一般的名称	電子体温計	測定範囲	32.00～42.00℃
医療機器分類	管理医療機器	使用環境温湿度	周囲温度: +10～+40℃、相対湿度: 30～85%RH
販売名	オムロン電子体温計 MC-142L	保管環境温湿度	周囲温度: -20～+60℃、相対湿度: 30～95%RH
電源電圧	DC 1.5V (アルカリマンガンボタン電池LR41×1個)	本体質量	約11g(電池含む)
消費電力	0.1mW	外形寸法	幅18.4×長さ130×厚さ11.3mm
電池寿命	約1100回(実測: 5分)	付属品	●お試し用電池(アルカリマンガンボタン電池LR41×1個) ●収納ケース ●取扱説明書(基礎体温表・品質保証書付き)
感温部	サーミスタ		
測定方式	実測		

EMC適合 本商品はEMC規格 IEC 60601-1-2:2001 に適合しています。

オムロン健康商品・修理・別売品・消耗品に関するお問い合わせは
オムロンお客様サービスセンター
☎電話 0120-30-6606 (通話料無料)
FAX 0120-10-1625 (通話料無料)

受付時間 9:00～19:00月～金(祝日を除く)
都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>
※通話料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗品は、インターネットでもお求めいただけます。)

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社
〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町2番地

使い終わったら

体温計は、いつも清潔にお手入れしてください。

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみ込ませた布をかたく絞って拭き取った後、やわらかい布で拭き取ってください。
- 下記の事を守ってください。故障の原因になります。
 - 汚れを落とすときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
 - 本体は、防水ではありません。本体内部に、水などが入らないように注意してください。
 - 体温計の感温部を、長時間アルコールに浸したり、熱湯(50℃を超える湯)で消毒しないでください。
 - 超音波洗浄をしないでください。



体温計は、収納ケースに入れて保管してください。

- 下記のようなところには保管しないでください。故障の原因になります。
 - 水のかかる所。
 - 高温多湿の所、直射日光があたる所、暖房器具のそば、ホコリの多い所、塩分などを含んだ空気の影響を受ける所。
 - 傾斜、振動、衝撃のある所。
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する所。

電池の交換のしかた

使用電池: アルカリマンガンボタン電池LR41(市販品)

電池交換表示

電源を入れたときに、表示部右図の表示が出たら、電池を交換してください。

電池交換表示

交換のしかた

- 本体表面の電池カバーのネジを外して、取り外す。



- 細くて折れにくい棒で、電池を取り外す。



電池

※電池は飛び出すことがありますので、注意してください。

- 電池を(+)を上にして、図のように入れる。



- 電池カバーを元通りに取り付けて、ネジで固定する。



お願い

- ご購入求めのときは、本体にお試用電池が内蔵されています。お試し用電池は、電池寿命の回数以内で切れることがありますので、ご了承ください。
- 使用済み電池・本体の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、ご購入後1年以内に故障した場合には、無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後1年以内の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 消耗部品。
 - 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - その他取扱説明書(本書)に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

品質保証書	
販売名	オムロン電子体温計 MC-142L
ご芳名	()
ご住所	()
TEL	()
※以下につきましては、必ず販売店にて、記入願っています。	
お買い上げ店名	()
住所	TEL ()
お買い上げ年月日	年 月 日
製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社	
〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町2番地	

